



GSA-U 2075 SK

933 380-100

200 Stück each pièces



GSA-U 3000 N LO

933 379-100

200 Stück each pièces



GSA-U 3000 N LU

933 379-200









200 Stück each pièces



GSA-U 3075 SK

933 381-100

200 Stück each pièces

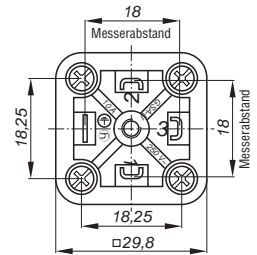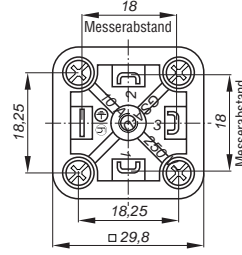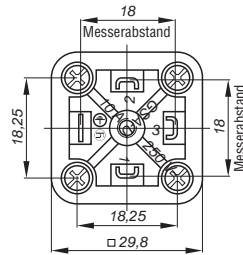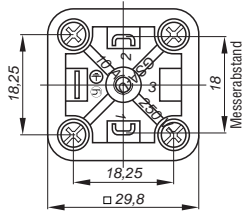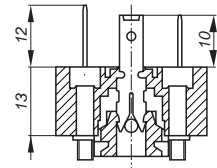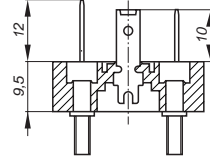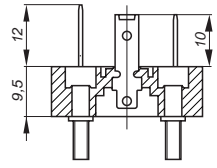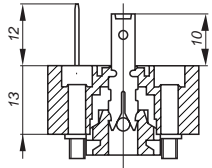

2 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

3 + ⊕

DIN EN 175 301-803-A

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Schneidklemmkontakt (ohne Löten/Schrauben)

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and insulation displacement contact (without solder/screw)
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et contact autodénuant (sans souder/visser)

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötöse für flexible Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder lug for flexible cables
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder fermée pour fils souples

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötstift für starre Leitungen

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and solder cup for rigid cables
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et crosse à souder ouverte pour fils rigides

Umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Schneidklemmkontakt (ohne Löten/Schrauben)

Moulded appliance coupler (IP 65 enclosure) with 4 cross-head screws and insulation displacement contact (without solder/screw)
Connecteur surmoulé (protection IP 65 raccordé) avec 4 vis cruciformes et contact autodénuant (sans souder/visser)

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Seite Page Page 8

UC 400 V (≈)

3

16 A

-40 °C ... +125 °C

Schneidklemmkontakt (0,75 mm²) Litzendurchmesser inkl. Isolation max. 2,4 mm

Insulation displacement contact (0,75 mm²) wire diameter incl. isolation max 2,4 mm
Contact autodénuant (0,75 mm²) diamètre de tresse isolation incl. max. 2,4 mm

löten solder souder

löten solder souder

Schneidklemmkontakt (0,75 mm²) Litzendurchmesser inkl. Isolation max. 2,4 mm

Insulation displacement contact (0,75 mm²) wire diameter incl. isolation max 2,4 mm
Contact autodénuant (0,75 mm²) diamètre de tresse isolation incl. max. 2,4 mm

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002

GSA 200-4 730 843-002
 GSA 200-7 730 268-002