



Deutsche Version

Home

About Us

Products

Support

News

Sitemap

Search

Products only

© Neutrik® AG All rights reserved Legal Notices




Print

NYS231



3.5 mm plug, 3-pole, metal housing with crimp strain relief

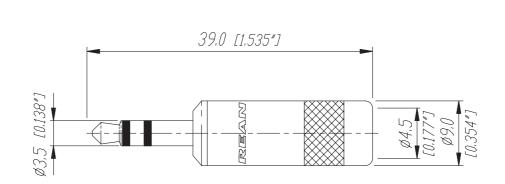

					Werkstoff:	Massstab:		Datum	Name
				*)Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden Zeichnung urheberrechtlich		2:1	Gezeichnet	13.01.00	Battlogg
							Geprueft		
				geschuetzt (DIN 34) (C)			Gesehen		
				Benennung: 3.5 mm Stereo Plug			Ersetzt durch:		Blatt
				NYS	231		Ersatz fuer:		von Blatt
							Zeichn. Nr.	102 CT	22 12
Ind.	Aenderung	Datum	Name	REEAN 3102 ST 22 12					





NYS 3.5 mm Plugs

NYS231

There are no technical infos for this product.

Product							
Electrical							
Contact resistance	< 10 mΩ						
Dielectric strength	0,5 kVdc						
Rated current per contact	depends on mated connector A						
Mechanical							
Cable O.D.	≤ 4 mm						
Material							
Contact plating	2 μm Ni						
Contacts	CuZn39Pb3						
Insert	PA 66 30 % GR						
Shell	CuZn39Pb3 gal 2 ?m NI plated						
Environmental							
Solderability	Complies with IEC 68-2-20						
Temperature range	-20 °C to +70 °C						
Optical							
Mobile Cables							