

GM-Serie

Leitungsdose

Cable socket
prise secteur







Zulassung Approval Homologation



Typ	Type	Type	GM 209 NJ	GMC 209 NJ
Bestell-Nr.	Order no.	No. réf.	932 977-100 932 977-106	933 384-100 933 384-106
Farbe	colour	couleur		
Gehäuse	casing	boîtier		
schwarz	black	noir		
grau	grey	gris		
Verpackungseinheit	Quantity boxed	Unité de vente	200 Stück each pièces	200 Stück each pièces
Zeichnung	Drawing	Plan		

- o- ... **Anschlußklemme**
connection terminal
borne brevetée
- C ... **Gabelfeder**
fork type spring
ressort à fourche

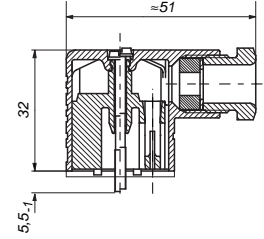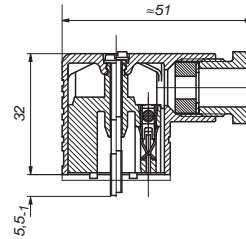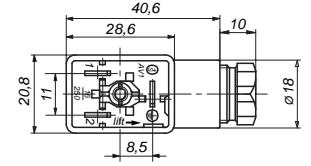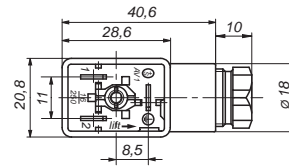

Polzahl	Poles	Pôles	2 + ⊕	2 + ⊕
Kontaktbelegung	Contact arrangement	Affectation des contacts	Industriestandard (11 mm) industrial standard (11 mm) standard industriel (11 mm)	Industriestandard (11 mm) industrial standard (11 mm) standard industriel (11 mm)
DIN-Norm	DIN-standard	Norme DIN		
Beschreibung	Description	Description	Leitungsdose mit Zentral- schraube M 3 x 35 cable socket with central screw M 3 x 35 prise secteur avec vis centrale M 3 x 35	Leitungsdose mit Zentral- schraube M 3 x 35, ohne Kontakte cable socket with central screw M 3 x 35, without contacts prise secteur avec vis centrale M 3 x 35, sans contacts

Technische Daten nach DIN/VDE 0627 / IEC 61984 (Draft) Technical data Données techniques

Allgemeine techn. Daten	General techn. data	Données techn. générales	Seite Page Page 54	Seite Page Page 54
Betriebsspannung	Operating voltage	Tension nominale	UC 250 V (≈)	UC 250 V (≈)
Verschmutzungsgrad	Pollution severity	Seuil d'encombrement	3	3
max. Betriebsstrom*	maximum operating current*	courant max.*	16 A	16 A
Spannungsgleichrichter	Voltage rectifier	Redressement		
Schutz vor Spannungsspitzen	Suppressor	Antiparasitage		
Umgebungstemperatur*	ambient temperature*	température ambiante*	-40 °C ... +125 °C	-40 °C ... + 125 °C
Leitungsverschraubung	Cable gland	Verrouillage à vis	Pg 9	Pg 9
anschließbare Leitungen	Connecting lead	Cable de branchement	ø 4,5 ... 7 mm / max. 1,5 mm²	ø 4,5 ... 7 mm / max. 1,5 mm²
Anschlußart	Type or connection	Mode de branchement	Schrauben/Kabelschuh/Ringöse screw/cable shoe/cable eye visser/cosse à oeillet/cosse à fourche	crimpen crimp sertir

Zubehör* Accessories* Accessoires* (gesondert zu bestellen must be ordered seperately à commander séparément)

(NBR) Flachdichtung	flat gasket	join plat	GM 207-3	731 423-002	GM 207-3	731 423-002
(ECO) Flachdichtung	flat gasket	join plat	GM 207-7	731 755-002	GM 207-7	731 755-002
Edelstahlschraube	Stainless steel screw	vis inox	GDM 3011 RF-1	734 363-001	GDM 3011 RF-1	734 363-001
Rändelschraube	knurled screw	vis moletée	GDM 3011-8	732 574-001	GDM 3011-8	732 574-001
Crimpkontakte	Crimping contacts	Contacts à sortir	RBC 630	732 425-022	RBC 630	732 425-022
			RBCB 630	732 384-001	RBCB 630	732 384-001
Crimpzange	Crimping tool	Pince à sentir	XZC 0700	932 507-001	XZC 0700	932 507-001

*Dichtung für einwandfreie Funktion erforderlich *Sealing must be used for faultless function *joint essentiel pour bon fonctionnement

* siehe Deratingkurve * see derating curve * voir la courbe de déclassement