





RS stock number 512-673

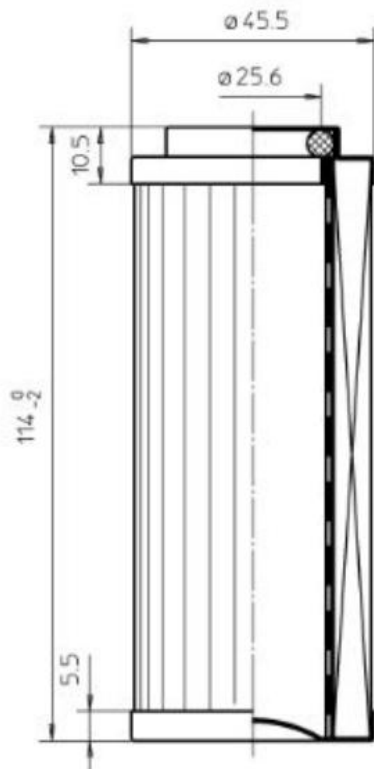

Technische Daten
 Technical Data
 Caractéristiques techniques

Nenndurchfluß Nominal flow Débit nominal	: 35 l/min
Temperaturbereich Temperature range Plage thermique d'utilisation	: -10°C . . . +100°C
Filterfeinheit Micron rating Micronnage	: 20 Mikron
Filterfläche Filterarea Surface filtrante	: 670 cm ²
Differenzdruckfestigkeit Collapse pressure Résistance à la pression différentielle	: 30 bar

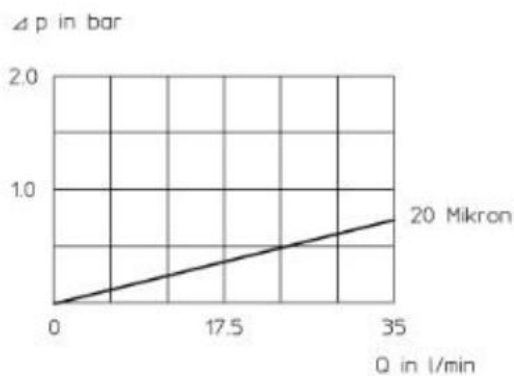

nach / according to / conformément à ISO 3968

Materialien
 Materials
 Matériaux

Filtermaterial Filtermaterial Matériau filtrant	: Glasfaservlies : Inorganic glass fiber : Fibre de verre
Metallteile Metal parts Toutes pièces métalliques	: Stahl verzinkt : Steel zinc plated : Acier - zingué
Dichtungen Seals Joints d'étanchéité	: NBR