




RS stock number 512-736

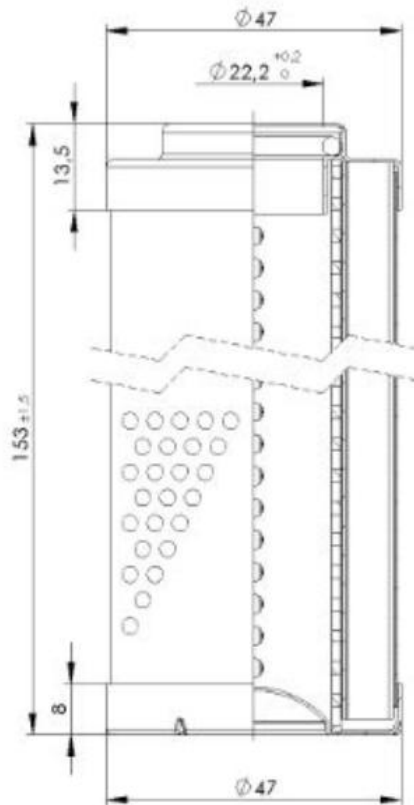


Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques

Nenndurchfluß Nominal flow Débit nominal	: 110 l/min
Temperaturbereich Temperature range Température de service	: -10°C...+100°C
Filterfeinheit Micron rating Finesse de filtration	: 10 Mikron
Filterfläche Filterarea Surface filtrante	: 1187 cm ²
Differenzdruckfestigkeit Collapse pressure Résistance à la pression différentielle	: 25 bar



Materialien Materials Matériaux

Filtermaterial Filtermaterial Matériau filtrant	: Glasfaservlies Inorganic glass fiber Fibre de verre
Metallteile Metal parts Toutes pièces métalliques	: Stahl verzinkt Steel tin-plated Acier - étamé
Dichtungen Seals Joints d'étanchéité	: NBR (Perbunan)

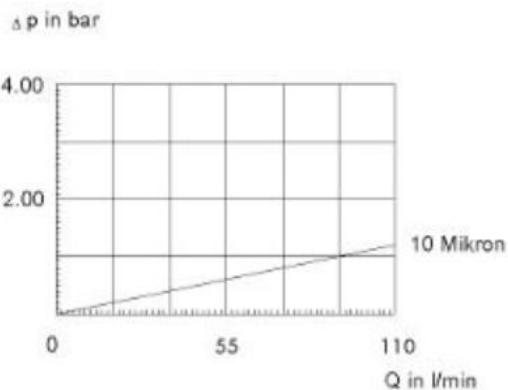

nach / according to / conformément à ISO 3968