




RS stock number 512-752

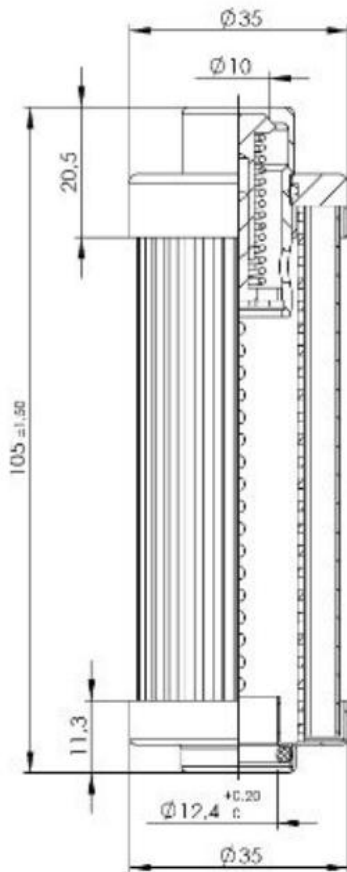


### Technische Daten Technical Data Caractéristique techniques

Nenndurchfluß Nominal flow Débit nominal	:	30 l/min
Temperaturbereich Nominal flow Température de service	:	-10°C...+100°C
Filterfeinheit Micron rating Finesse de filtration	:	10 Mikron
Filterfläche Filterarea Surface filtrante	:	332 cm <sup>2</sup>
Differenzdruckfestigkeit Collapse pressure Résistance à la pression différentielle	:	25 bar
Öffnungsdruck Bypassventil Bypass pressure Pression d'ouverture	:	3 bar



### Materialien Materials Matériaux

Filtermaterial Filtermaterial Materiau filtrant	:	Glasfaservlies Inorganic glass fiber Fibre de verre
Metallteile Metal parts Toutes pièces métalliques	:	Stahl verzinkt Steel tin plated Acier - étamé
Dichtungen Seals Joints d'étanchéité	:	NBR (Perbunan)
Kunststoffteile Plastic parts Pièces plastiques	:	Polyamid Polyamide Polyamide
Ventilsfeder Valve spring Ressort de soupape	:	Stahl phosphatiert Steel phosphated Acier phosphaté

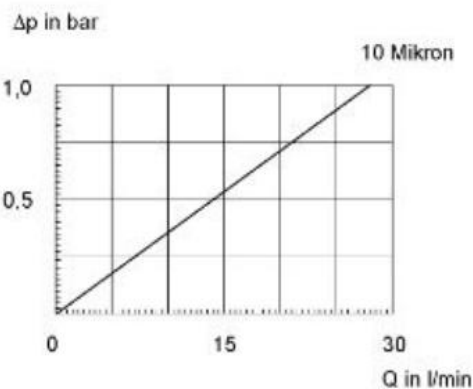

nach / according to / conformément à ISO 3968