

Klinkenstecker
3-polig; $\varnothing 3.5$
jack plug 3 poles

Klinkenkupplung
3-polig; $\varnothing 3.5$
jack coupling 3 poles

Schlauchleitung 3adrig
Leiterquerschnitt ca. $\varnothing 0.14 \text{ mm}^2$
Drahtlitzleiter ca. $\varnothing 0.07 \text{ mm}$
Außenmantel PVC ca. $\varnothing 4-5 \text{ mm}$ rund
Rund gespritzten Kabeltüllen
Round with moulded cable relief finger grip

Bestell-Bezeichnung: Verbindungsstück 3m;

Reference Description:



Eine Seite 1Stück 3poliger Klinkenstecker $\varnothing 3.5$
andere Seite 1Stück 3polige Klinkenkupplung $\varnothing 3.5$

Farbe des Kabels, des Steckers und der Kupplung: schwarz

Colour cable jack plug and jack coupling : black

Schaltbild:

Circuit diagram

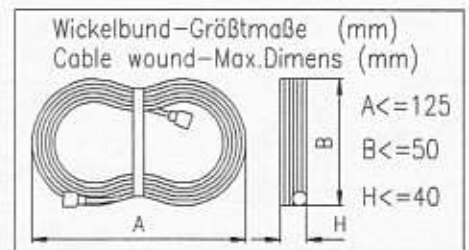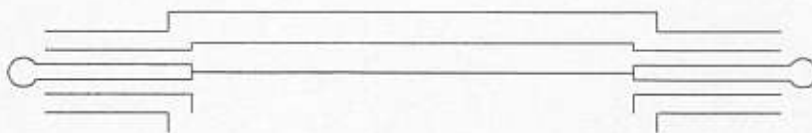

		Masse ohne Toleranz:		Masstab/Scale :	
		Oberfläche:		Werkstoff:	
		Verwendung:			
		Datum	Name	Benennung: VAK 260-01 Verbindungsstück 3m	
		Bearb. 10.2.94	Rapp		
		Gepr.			
		Norm			
				Nummer:	50 011 022
Zust.	Aenderung	Datum	Name		